

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X200

Numéro d'article 55000.240.200

Marque -

UBB 950351855032

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321800

PKG. de 5 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	200 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 60
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 73

b (min.): $L \leq 125$ mm 54

d-D M24

k 15

Dessin technique

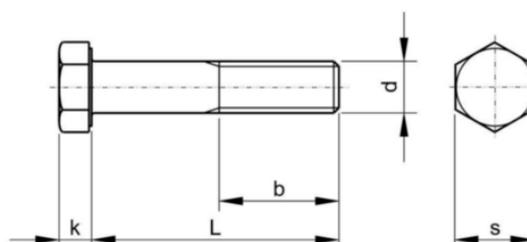

L (mm) 200

P 3

s 36