

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M30X220

Numéro d'article	55000.300.220
Marque	-
UBB	952351937034
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322104
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	220 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Dessin technique

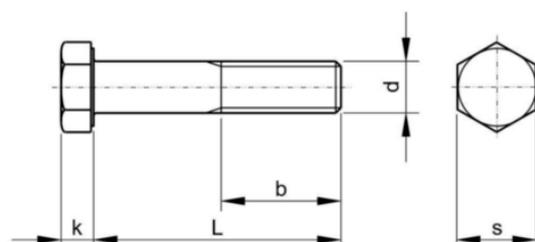

L (mm) 220

P 3.5

s 46