

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X10



Numéro d'article	55050.030.010
Marque	-
UBB	950351872284
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327659
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	10 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 ont une classe de résistance minimale de 50.


### Normes

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241

### Spécifications techniques

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	10

### Dessin technique

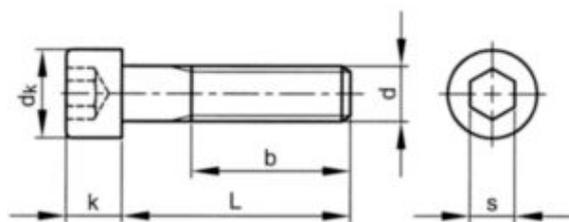

P

0.5

s

**FABORY**

2.5