

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M6X60



Numéro d'article	55050.060.060
Marque	-
UBB	950351875907
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328175
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	60 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762

Spécifications techniques

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	60

Dessin technique

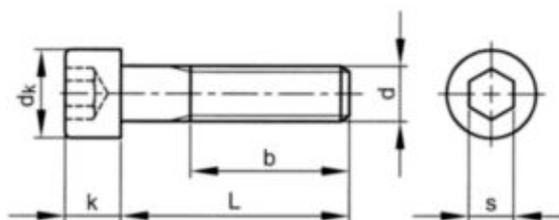

P

1

s

FABORY