

## Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier inoxydable (Inox) A4 M18

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 55220.180.001                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950355798618                 |
| UNSPSC           | 31161707                     |
| EAN              | 8715492337634                |
| PKG. de 25       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Diamètre              | M18  |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale   |
| Matière               | Acier inoxydable   |
| Matière technique     | A4   |
| Direction du filetage | Droit  |
| Filetage              | Filetage métrique  |
| Info                  | * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN. Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234). Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différentes. |


### Normes

|     |       |
|-----|-------|
| NEN | 729   |
| DIN | 935-1 |

### Spécifications techniques

|                 |     |
|-----------------|-----|
| d-D             | M18 |
| m               | 21  |
| n               | 4.5 |
| Nombre encoches | 6   |
| P               | 2.5 |

### Dessin technique

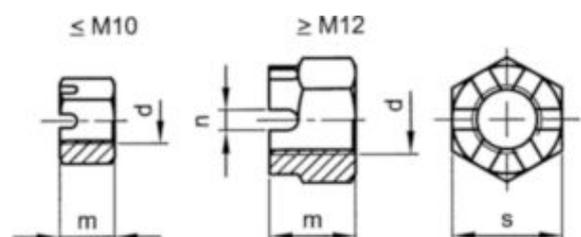

s 27

Goup. élast. spir. 4  
DIN 94