


Fabory Fraises à carotter Weldon19 HSS M2 Vierge 13,0 MM

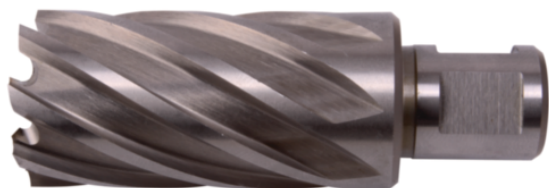

Numéro d'article U0086.130.001

Marque -

UBB 240175423336

UNSPSC 20102007

EAN

PKG. de 1 Boîte complete
 uniquement

Paramètres techniques

Profondeur trou foré 30
 au et le plus bas

Diamètre (mm) 13

Prof. de forage 30

Revêtement Vierge

Direction de coupe Droite

Finition Bright

Finition Hell

Finition luminos

Finition Jasne

Finition Brillante

Finition Brillant

Finition Bright

Finition Blank

Finition Fényes

Finition Brillhante

Finition bystrý

L₂ 30

Longueur totale 65

Remarques Les couronnes de
 perçage percent
 4 fois plus vite
 que les forets à
 spirale car elles ne

Normes

travaillent que sur l'épaisseur de la couronne. Donc, moins de puissance nécessaire, moins d'usure et une durée de vie plus longue. Les forets à spirale nécessitent plus de puissance et donc des coûts supérieurs. Forets coupe à droite, meulés CBN. Avec cone Weldon 19 mm ou 3/4".

Spécifications techniques

Dessin technique

