

Hatlapú, illesztett szárú csavar, hosszú menettel DIN 609 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X60X38,7

Cikkszám	01040.120.060
Márka	-
UBB	950351992983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018205
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	60 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet


Szabványok

DIN	609
-----	-----

Műszaki specifikációk

b:50mmL≤150mm	22.5
b (min.): L150mm	27.5
b:L≤50mm	20.5
d-D	M12
ds (k6)	13
k	7.5
L (mm)	60
Lg (max.)	38.7
P	1.75
s	18

Műszaki rajz

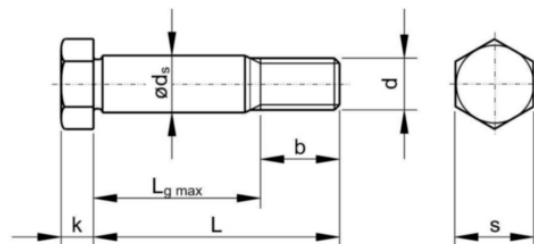

Tűrés, fúró ø

H7

FABORY