


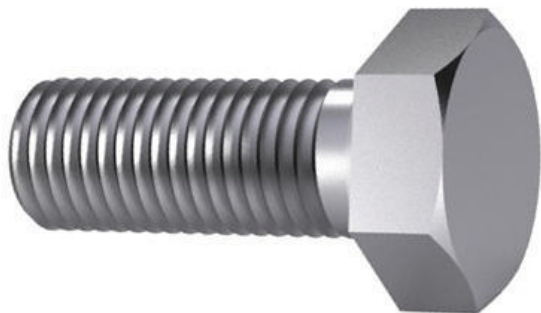

Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel ISO 8676 Acél Horganyzott sárga passzívált 8.8 M20X1,50X70

Cikkszám	01251.200.070
Márka	-
UBB	952351014743
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040510
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	70 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus extra finom menet

Szabványok

NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961
ISO	8676

Műszaki specifikációk

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	1.5
s	30

Műszaki rajz

