

## Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M16X140

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 04100.160.140            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 950351327602             |
| UNSPSC   | 31161620                 |
| EAN      | 8715492115058            |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Átmérő                  | M16               |
| Hossz                   | 140 mm            |
| Osztály                 | 10.9              |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon           |
| Fej alak                | Hatszögletű fej   |
| Anyag                   | Acél              |
| Menetirány              | Jobb              |
| Felületkezelés          | Felületkezeletlen |
| Menetek                 | Metrikus menet    |

Info  
Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.


### Szabványok

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |

### Műszaki specifikációk

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 44  |
| b (min.): L200mm          | 57  |
| b (min.): L≤125mm         | 38  |
| d-D                       | M16 |
| k                         | 10  |

### Műszaki rajz

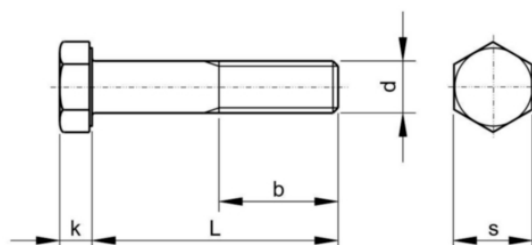

L (mm) 140

P 2

s 24