

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X150

Cikkszám	04105.160.150
Márka	-
UBB	500505564350
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439596
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	150 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Műszaki rajz

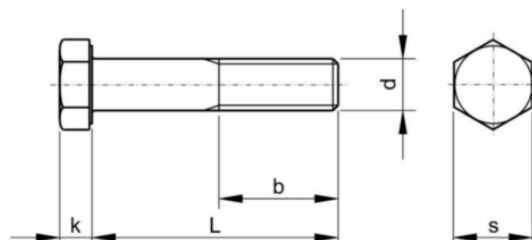

k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

FABORY