

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 12.9 M14X90

Cikkszám	04108.140.090
Márka	-
UBB	955351410225
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849822
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	90 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Műszaki rajz

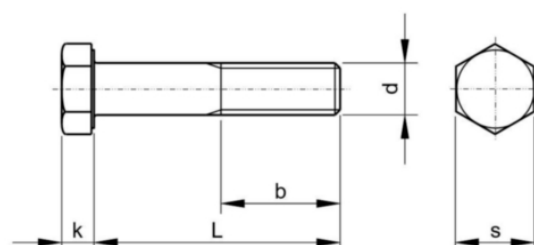

L (mm) 90

P 2

s 22