

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 12.9 M14X100

Cikkszám	04108.140.100
Márka	-
UBB	955351410308
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849839
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	100 mm
Osztály	12.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Műszaki rajz

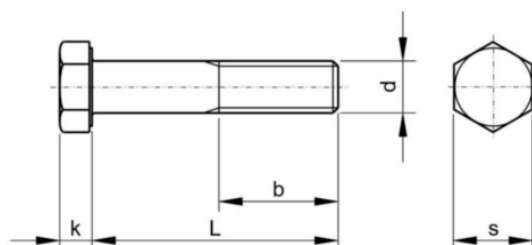

L (mm) 100

P 2

s 22