


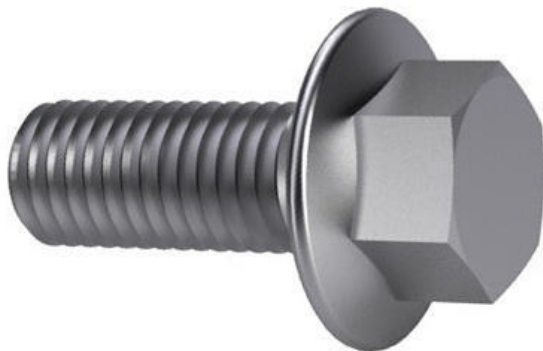

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M5X12

Cikkszám	04137.050.012
Márka	-
UBB	500648943016
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238435
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	12 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Hatlapfejes
karimás
csavarok egyedi
tulajdonságai: A
karima a csavarfej
alatt felgyülemlett
erőt nagy területen
eloszlatja, így
kisebb a felületi
nyomás. Nagy
(túlméretes) furatok
és/agy szerszám
furatok lefedhetők

Szabványok

DIN	6921
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162

a karimával.Nincs
szükség alátétre.

FABORY

Műszaki specifikációk

b (min.)	16
d-D	M5
dc (max.)	11.8
k (max.)	5.4
L (mm)	12
P	0.8
s	8

Műszaki rajz

