


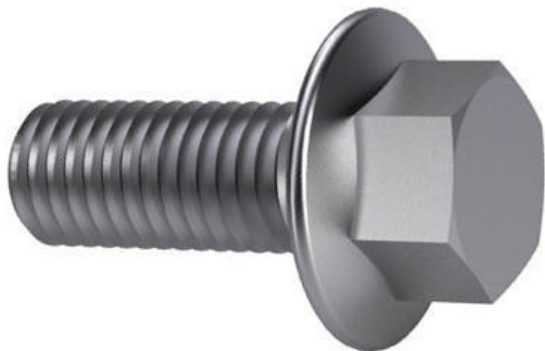

## Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M5X20

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 04137.050.020            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500648943271             |
| UNSPSC    | 31161620                 |
| EAN       | 8717077238459            |
| csom. 500 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Átmérő                  | M5              |
| Hossz                   | 20 mm           |
| Osztály                 | 10.9            |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon         |
| Fej alak                | Hatszögletű fej |
| Anyag                   | Acél            |
| Menetirány              | Jobb            |
| Felületkezelés          | Horganyzott     |
| Menetek                 | Metrikus menet  |

### Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement. Hatlapfejes  
karimás  
csavarok egyedi  
tulajdonságai: A  
karima a csavarfej  
alatt felgyülemlett  
erőt nagy területen  
eloszlatja, így  
kisebb a felületi  
nyomás. Nagy  
(túlméretes) furatok  
és/agy szerszám  
furatok lefedhetők

### Szabványok

|      |             |
|------|-------------|
| DIN  | 6921        |
| EN   | ≈1665       |
| ISO  | ≈4162       |
| ASME | ≈B18.2.3.4M |

a karimával.Nincs  
szükség alátétre.

# FABORY

## Műszaki specifikációk

|           |      |
|-----------|------|
| b (min.)  | 16   |
| d-D       | M5   |
| dc (max.) | 11.8 |
| k (max.)  | 5.4  |
| L (mm)    | 20   |
| P         | 0.8  |
| s         | 8    |

## Műszaki rajz

