


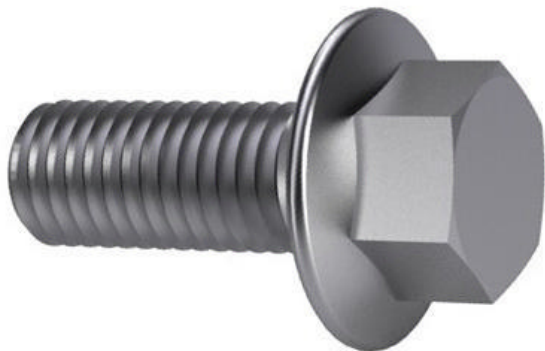

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M12X70

Cikkszám	04137.120.070
Márka	-
UBB	500648945821
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238718
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	70 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Hatlapfejes
karimás
csavarok egyedi
tulajdonságai: A
karima a csavarfej
alatt felgyülemlett
erőt nagy területen
eloszlatja, így
kisebb a felületi
nyomás. Nagy
(túlméretes) furatok
és/agy szerszám
furatok lefedhetők

Szabványok

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	6921
EN	≈1665
ISO	≈4162

a karimával.Nincs
szükség alátétre.

FABORY

Műszaki specifikációk

b (min.)	30
d-D	M12
dc (max.)	26.6
k (max.)	11.5
L (mm)	70
P	1.75
s	16

Műszaki rajz

