



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X75

Cikkszám	07065.200.075
Márka	-
UBB	500644814971
UNSPSC	31161605
EAN	8717077030046
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	75 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszünteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912

Műszaki specifikációk

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Tővigmenetes L ≤	75
k (max.)	20

Műszaki rajz

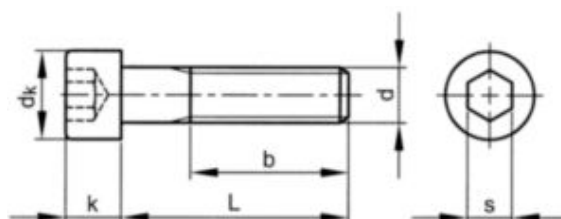

L (mm)	75
P	2.5
s	17