


Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.8 M12X35

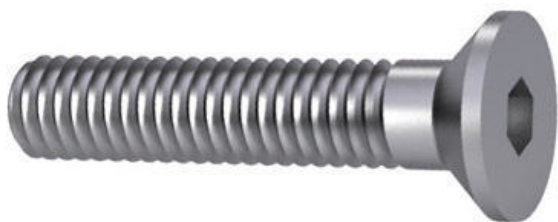

Cikkszám	07465.120.035
Márka	-
UBB	500649277471
UNSPSC	31161518
EAN	8717077197572
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M12
Hosszúság (L) (mm)	35

Szabványok

ISO	10642
DIN	≈7991

Megjegyzések

Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például:

A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Műszaki specifikációk

b (min.)	36
d_k (max.)	24.81
Tővigmenetes $L \leq$	60
k (max.)	7.44
P	1.75
s	8
α	90°

Műszaki rajz

