



Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M5X10

Cikkszám	07820.050.010
Márka	-
UBB	950351509605
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161024
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	10 mm
Osztály	45H
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Point	Dog
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.


Szabványok

BS	4168-4
DIN	915
NEN	2344
NF	E27-182
ISO	4028
ASME	B18.3.6M

Műszaki specifikációk

d-D	M5
dp (max.)	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	2.5

Műszaki rajz

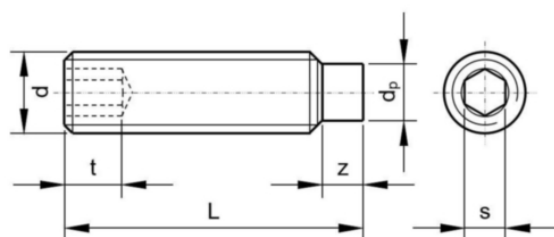

t (min.)	2
z hosszú (min.)	2.5
z hosszú L ≥	8
z rövid (min.)	1.25