

Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M20X60

Cikkszám 08200.200.060

Márka -

UBB 950351100710

UNSPSC 31161620

EAN 8715492552440

csom. 25 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	60 mm
Osztály	4.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum [4].


Szabványok

ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60

Műszaki rajz

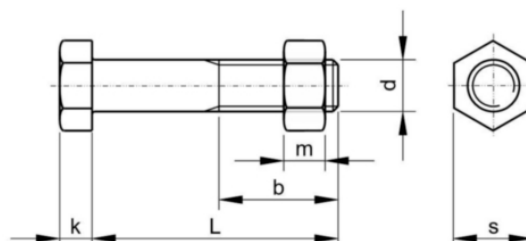

m	16
P	2.5
s	30

FABORY