

Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M20X85

Cikkszám 08200.200.085

Márka -

UBB 951351703487

UNSPSC 31161620

EAN 8715492552495

csom. 25 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	85 mm
Osztály	4.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum [4].


Szabványok

DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
ISO	≈4016/4033

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	85

Műszaki rajz

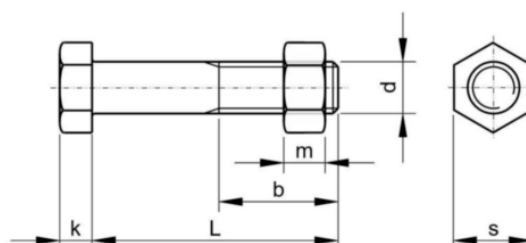

m	16
P	2.5
s	30

FABORY