


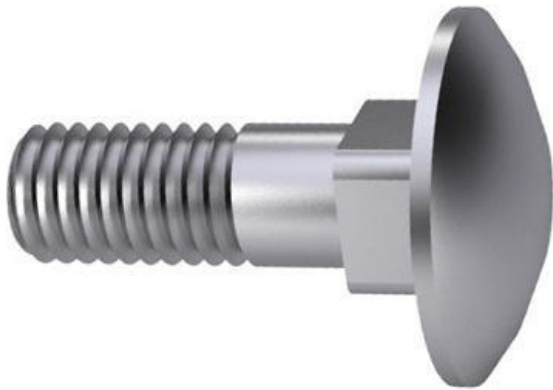

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M6X20

Cikkszám	08320.060.020
Márka	-
UBB	952351002607
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558763
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	20 mm
Threaded pitch (P)	1
Osztály	8.8
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	603
NEN	≈303
BS	≈4933
ISO	≈8677

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	20
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Műszaki rajz

