


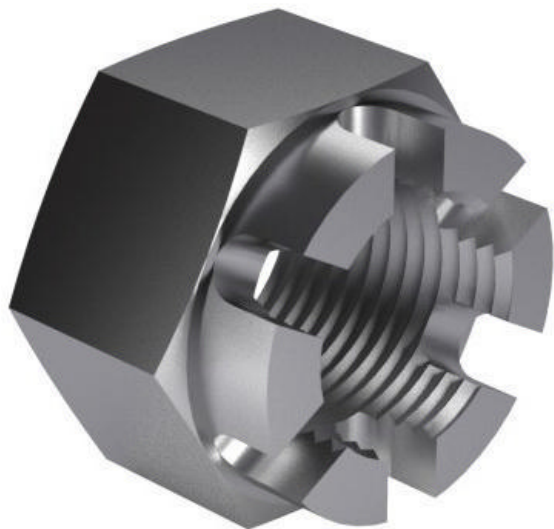

Hatlapú hornyolt és koronás csavaranya DIN 935-1 Acél Horganyzott 8 M14

Cikkszám	12036.140.001
Márka	-
UBB	500648189792
UNSPSC	31161707
EAN	8717077216440
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Osztály	8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Az ajánlott hasított szegek (sasszegek) irányértékei megfelelnek a DIN 94 (ISO 1234) szabvány előírásainak. A beszerezhetőségtől függően a méretek eltérőek lehetnek.


Szabványok

NEN	729
DIN	935-1

Műszaki specifikációk

d-D	M14
m	16
n	3.5
Bemetszések száma	6
P	2

Műszaki rajz

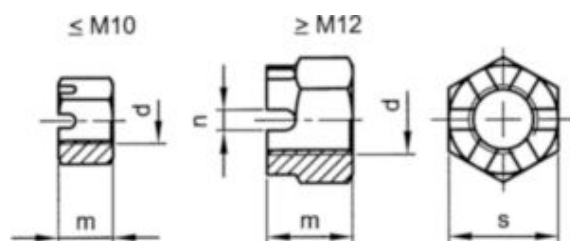

s 22

Hasított szeg, DIN 3.2

94