


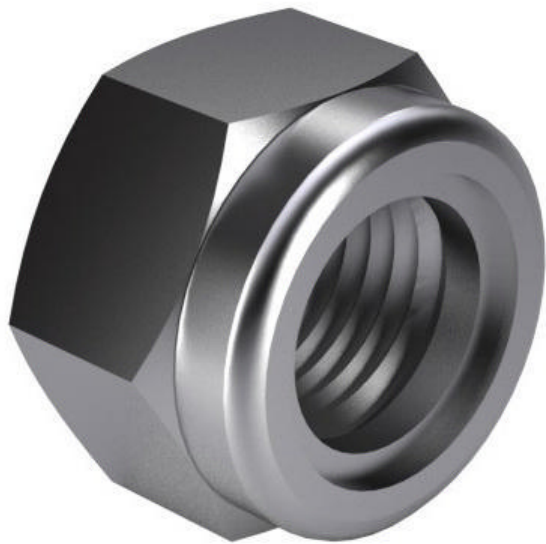

Hatlapú anya, roppantó, műanyag betéttel, magas MF ISO 10512 Acél Horganyzott 10 M16X1,50

Cikkszám	12321.160.150
Márka	-
UBB	500650968075
UNSPSC	31162400
EAN	8717077311336
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Osztály	10
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus finom menet

Szabványok

ISO	10512
-----	-------

Műszaki specifikációk

d-D	M16
h	19.1
P	1.5
s	24

Műszaki rajz

