


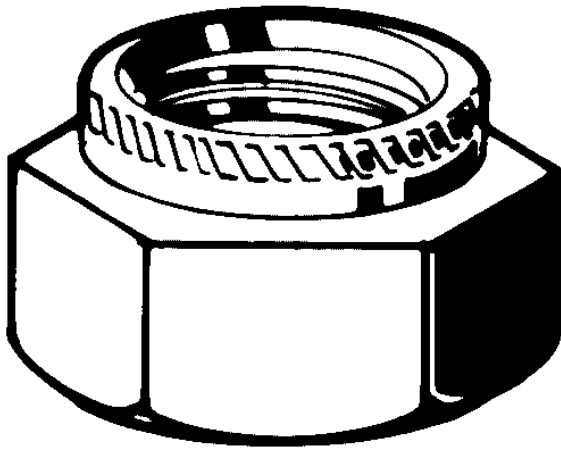

Besajtolható csavaranya Rozsdamentes acél A2 Kh=1,4 M5

Cikkszám	15113.050.001
Márka	-
UBB	500654558963
UNSPSC	31162400
EAN	8712423017795
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	Kh=1,4

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M5
d2	6.75
h	4
Furat ø (H11)	6.5
kh	1.4
m	2.6
Anyagvastagság (min.)	1.5
P	0.8
s	8

Műszaki rajz

