


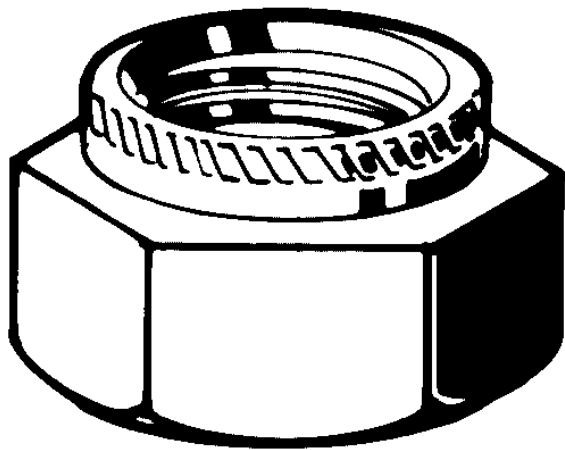

Besajtolható csavaranya Rozsdamentes acél A2 Kh=1,4 M6

Cikkszám	15113.060.001
Márka	-
UBB	500654559045
UNSPSC	31162400
EAN	8712423017801
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	Kh=1,4

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M6
d2	8.3
h	5
Furat ø (H11)	8
kh	1.4
m	3.6
Anyagvastagság (min.)	1.5
P	1
s	10

Műszaki rajz

