


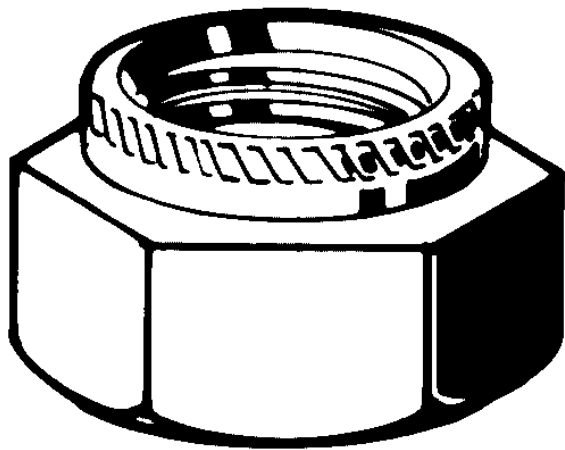

Besarajtolható csavaranya Rozsdamentes acél A2 Kh=1,8 M6

Cikkszám	15115.060.001
Márka	-
UBB	500654559383
UNSPSC	31162400
EAN	8712423017832
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	Kh=1,8

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M6
d2	8.3
h	5
Furat ø (H11)	8
kh	1.8
m	3.2
Anyagvastagság (min.)	2
P	1
s	10

Műszaki rajz

