


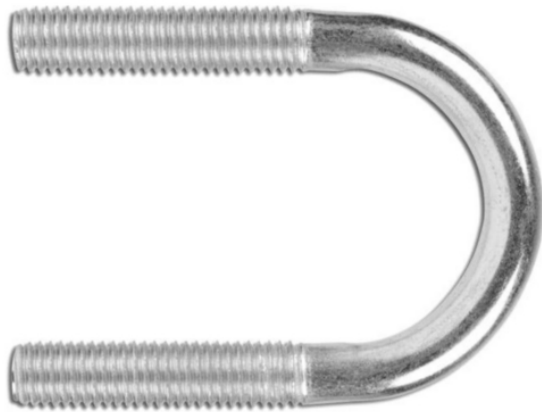

Bilincs-csavar, 40R cikk sz. Rozsdamentes acél A2 M8X85X57X40

Cikkszám	17567.080.057
Márka	-
UBB	408373269625
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004091
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	85 mm
D (Inch)	1.5inch
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

b	40
d-D	M8
d	8
D (mm)	48
E	57
Csőátmérő $\varnothing$	1.5
L (mm)	85
L1	77
L2	53
L3	29

Műszaki rajz

