


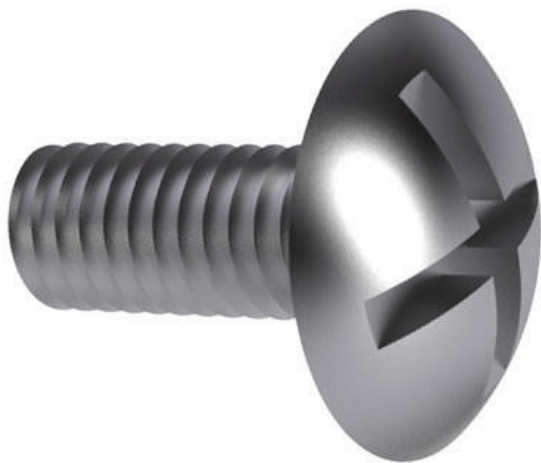

Gombafejű, keresztornyos csavar NF ≈E25-129 Acél Horganyzott 4.8 M5X10

Cikkszám	24650.050.010
Márka	-
UBB	950353156397
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638465
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	10 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Félgömbfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-129
----	----------

Műszaki specifikációk

d-D	M5
dk (max.)	12
k (max.)	4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8

Műszaki rajz

