


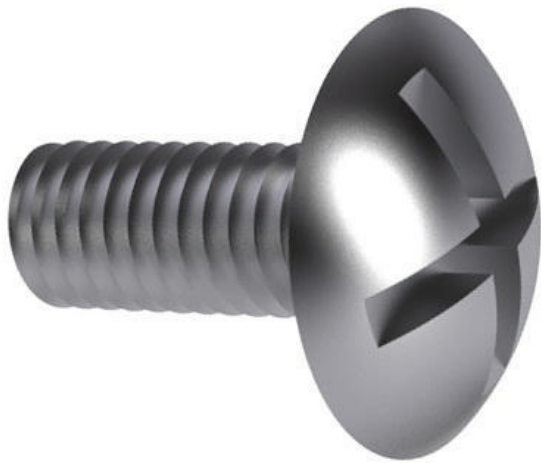

Gombafejű, kereszthornyos csavar NF ≈E25-129 Acél Horganyzott 4.8 M6X12

Cikkszám	24650.060.013
Márka	-
UBB	950353156629
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638588
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	12 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Félgömbfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-129
----	----------

Műszaki specifikációk

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	12
n	1.6
P	1

Műszaki rajz

