


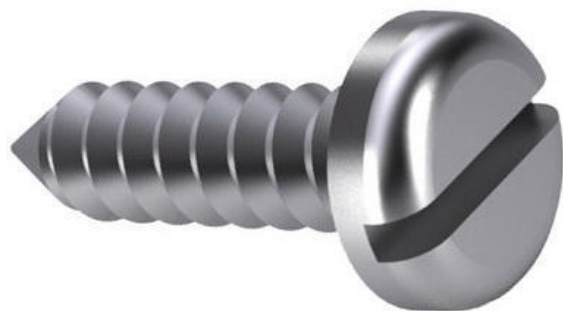

Hengeresfejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7971 C Acél Nikkelbevonatos ST3,9X25MM

Cikkszám	26000.039.025
Márka	-
UBB	950352038927
UNSPSC	31161507
EAN	8715492650047
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.9 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

DIN	7971 C
ISO	1481 C
NF	E25-663 C
BS	4174

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.9
dk	7.5
k	2.25
L (mm)	25
n	1
P	1.4

Műszaki rajz

