


D-fejű, keresztornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST5,5X25MM

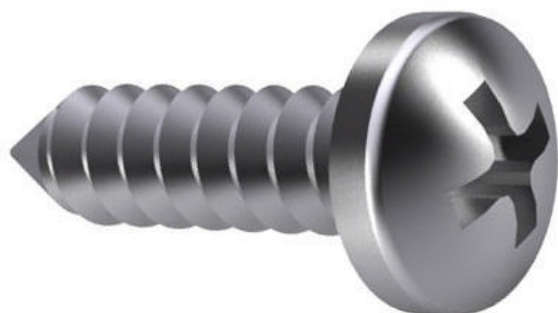

Cikkszám 26200.055.025

Márka -

UBB 950352067884

UNSPSC 31161507

EAN 8715492653147

csom. 100 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------|---|
| Átmérő (mm) | 5.5 |
| Hosszúság (L) (mm) | 25 |
| Behajtási tulajdonságok | Phillips |
| Fej alak | Trapézfej |
| Anyag (hossz) | Acél |
| Felületkezelés | Nikkelbevonatos |
| Menetek | Önmetsző menet |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

Szabványok

| | |
|------|----------|
| NF | E25-658 |
| ISO | 7049 C-H |
| ASME | B18.6.4 |
| DIN | 7981 C-H |

Műszaki specifikációk

| | |
|----------------------|------|
| d_k | 10.8 |
| k | 3.95 |
| Kereszthornyok száma | 3 |
| P | 1.80 |

Műszaki rajz

