


D-fejű menetnyomó csavar, hexalobuláris Acél Horganyzott M2,5X16

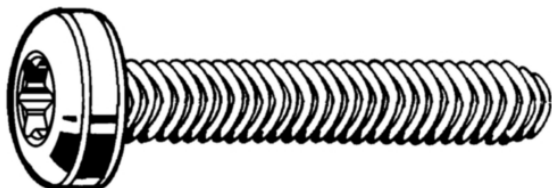

Cikkszám	26551.025.016
Márka	-
UBB	500654308328
UNSPSC	31162400
EAN	8712423008878
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Hossz	16 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Domborított hengeres fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7500-1-PE
-----	------------

Műszaki specifikációk

d-D	M2.5
dk (max.)	5
k (max.)	2.12
L (mm)	16
P	0.45
Kulcsnyílás	8

Műszaki rajz

