


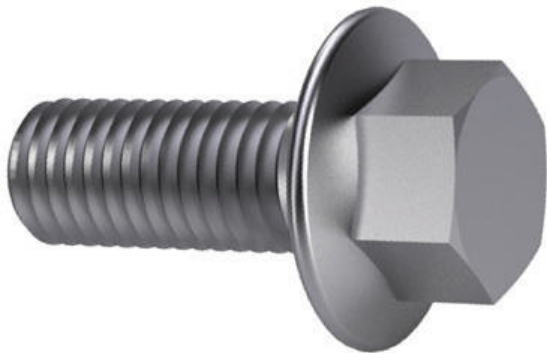

## DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Acél Horganyzott M3X12

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Cikkszám   | 27000.030.012            |
| Márka      | -                        |
| UBB        | 500654316404             |
| UNSPSC     | 31162400                 |
| EAN        | 8712423015807            |
| csom. 1000 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Átmérő                  | M3              |
| Hossz                   | 12 mm           |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon         |
| Fej alak                | Hatszögletű fej |
| Anyag                   | Acél            |
| Menetirány              | Jobb            |
| Felületkezelés          | Horganyzott     |
| Menetek                 | Metrikus menet  |

### Szabványok

|     |            |
|-----|------------|
| DIN | ≈7500-1-DE |
|-----|------------|

### Műszaki specifikációk

|           |     |
|-----------|-----|
| d-D       | M3  |
| dc (max.) | 6.3 |
| k (max.)  | 2.4 |
| L (mm)    | 12  |
| P         | 0.6 |
| s         | 5   |

### Műszaki rajz

