


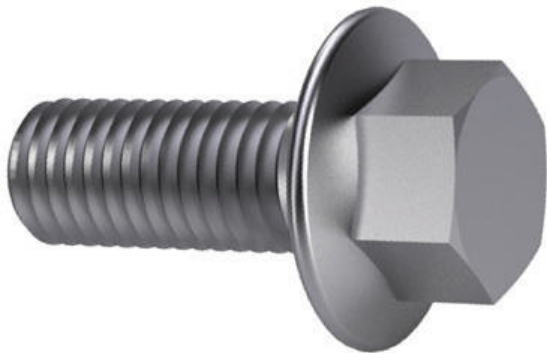

DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Acél Horganyzott M10X40

Cikkszám	27000.100.040
Márka	-
UBB	500654317154
UNSPSC	31162400
EAN	8712423015876
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	40 mm
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7500-1-DE
-----	------------

Műszaki specifikációk

d-D	M10
dc (max.)	22.1
k (max.)	9
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Műszaki rajz

