


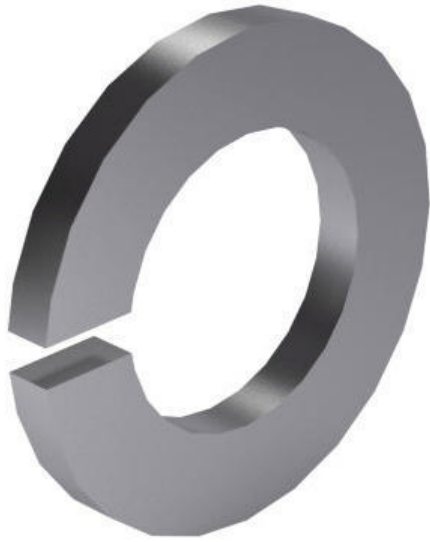

Hajlított rugós biztosító alátét DIN 128 A Rugóacél M10

Cikkszám	37073.100.001
Márka	-
UBB	500501691488
UNSPSC	31161811
EAN	8715494270007
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Névleges mérethez	10mm
Anyag	Rugóacél

Szabványok

DIN	128-A
-----	-------

Műszaki specifikációk

d1 (min.)	10.2
d2 (max.)	18.1
h (max.)	2.85
s	1.8

Műszaki rajz

