


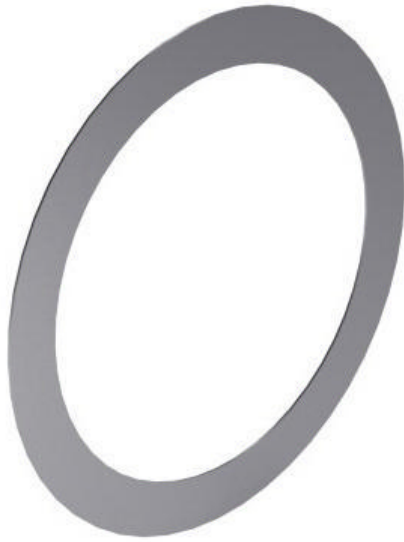

Hézagoló alátét, h=0,1 mm DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=0,1mm 6X12MM

Cikkszám	38600.060.012
Márka	-
UBB	500645301291
UNSPSC	31163301
EAN	8717077086845
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	6 mm
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	2 K 50
Külső átmérő	12
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Info	h=0,1MM

Szabványok

DIN	988
-----	-----

Műszaki specifikációk

d1	6
d1 (max.)	6.15
d1 (min.)	6.03
d2	12
d2 (max.)	11.95
d2 (min.)	11.77
D (mm)	6
Vastagság	0.1

Műszaki rajz

