

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 10X26MM



Numer artykułu	39100.100.026
Marka	-
UBB	950359359318
UNSPSC	31163201
Numer EAN	8715492804693
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	10 mm
Length	26 mm
Materiał	Stal sprężynowa
Materiał techniczny	420-560 HV30
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.


Normy

DIN	1481
NEN	2458
BS	7060
ISO	8752

Specyfikacja techniczna

a (min.)	2
d1 (maks.)	10.8
d1 (min.)	10.5
d2 ≈	6.5
D (mm)	10
L (mm)	26
s	2

Rysunek techniczny

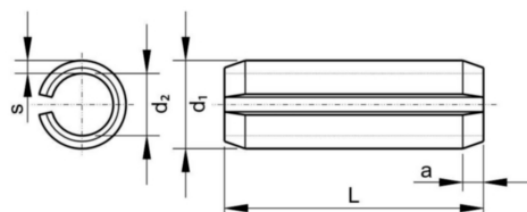

V

70.16

FABORY