


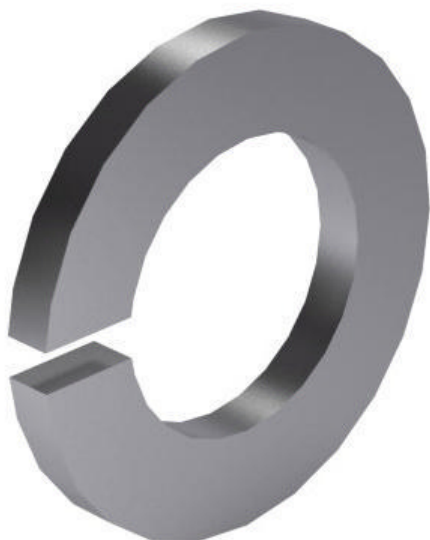

Hajlított rugós biztosító alátét DIN 128 A Foszforbronz CU4 M10

Cikkszám	50500.100.001
Márka	-
UBB	950357110846
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247384
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Névleges mérethez	10mm
Anyag	Foszforbronz
Anyag, műszaki jellemzők	CU4

Szabványok

DIN	128-A
-----	-------

Műszaki specifikációk

d1 (min.)	10.2
d2 (max.)	18.1
h (max.)	2.85
s	1.8

Műszaki rajz

