


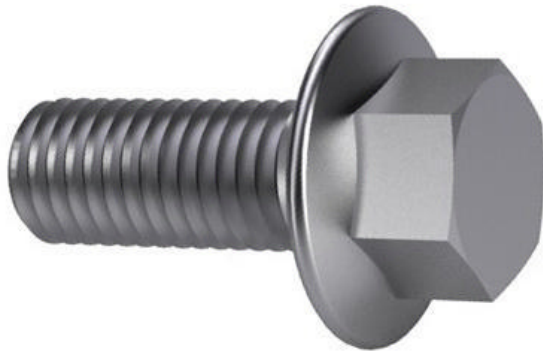

Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M5X16

Cikkszám	51014.050.016
Márka	-
UBB	500634383813
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555197
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	16 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Info

Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám

Szabványok

EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
ISO	≈4162

FABORY

furatok lefedhetők
a karimával. Nincs
szükség alátétre.

Műszaki specifikációk

d-D	M5
dc (max.)	11.8
k (max.)	5.4
L (mm)	16
P	0.8
s	8

Műszaki rajz

