


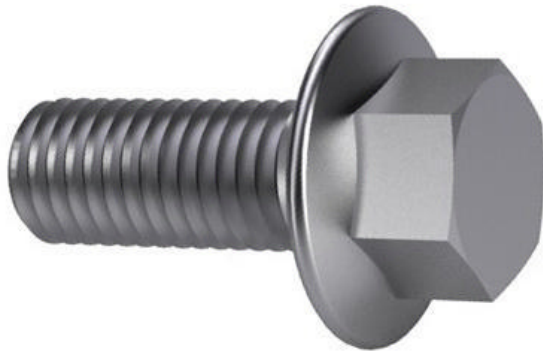

Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M6X16

Cikkszám	51014.060.016
Márka	-
UBB	500634384647
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555470
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	16 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Info

Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám

Szabványok

DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
EN	≈1665

FABORY

furatok lefedhetők
a karimával.Nincs
szükség alátétre.

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	16
P	1
s	10

Műszaki rajz

