


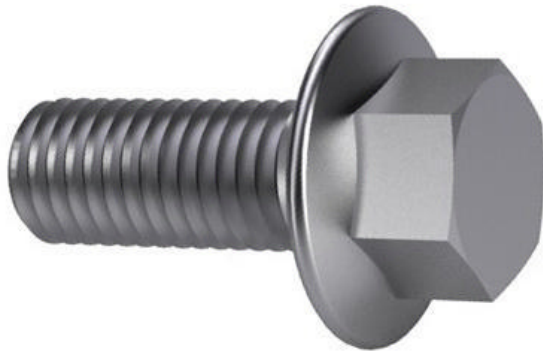

Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M6X60

Cikkszám	51014.060.060
Márka	-
UBB	500634385552
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555807
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	60 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Info

Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám

Szabványok

ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665
DIN	≈6921
ISO	≈4162

FABORY

furatok lefedhetők
a karimával.Nincs
szükség alátétre.

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	60
P	1
s	10

Műszaki rajz

