


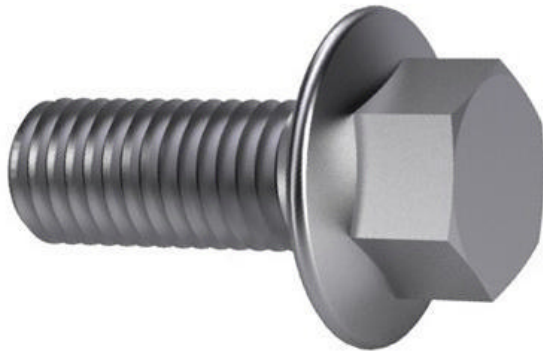

Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M8X25

Cikkszám	51014.080.025
Márka	-
UBB	500634385974
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555944
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	25 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Info

Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám

Szabványok

DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
EN	≈1665

FABORY

furatok lefedhetők
a karimával.Nincs
szükség alátétre.

Műszaki specifikációk

d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Műszaki rajz

