


SECURITY Csillag kulcsnyílású hornyos félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 70 M4X8

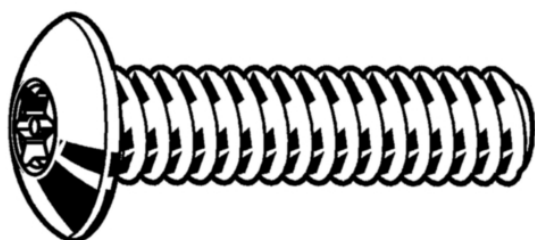

Cikkszám 51037.040.008

Márka -

UBB 500633140875

UNSPSC 31161504

EAN 8715494608251

csom. 100 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M4
Megjegyzések	A szerszámok kérésre beszerezhetők
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Félgömbfej
Hosszúság (L) (mm)	8
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

d_k (max.)	7.6
k (max.)	2.2
P	0.70
Kulcsnyílás	T20

Műszaki rajz

