


SECURITY Csillag kulcsnyílású hornyos félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 70 M8X75

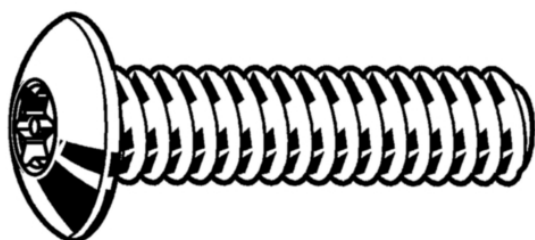

Cikkszám 51037.080.075

Márka -

UBB 500656701975

UNSPSC 31161504

EAN 8712423013483

csom. 100 Csak bontatlan
 csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M8
Megjegyzések	A szerszámok kérésre beszerezhetők
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Félgömbfej
Hosszúság (L) (mm)	75
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

d_k (max.)	14
k (max.)	4.4
P	1.25
Kulcsnyílás	T40

Műszaki rajz

