

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M6X12



Cikkszám	51050.060.012
Márka	-
UBB	950351788050
UNSPSC	31161605
EAN	8715492262981
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	12 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125

Műszaki specifikációk

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	6

Műszaki rajz

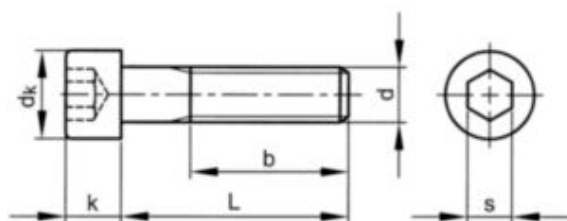

L (mm) 12

P 1

s 5