

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M6X22



Cikkszám	51050.060.022
Márka	-
UBB	500571262087
UNSPSC	31161605
EAN	8715494462518
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	22 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Műszaki specifikációk

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	6

Műszaki rajz

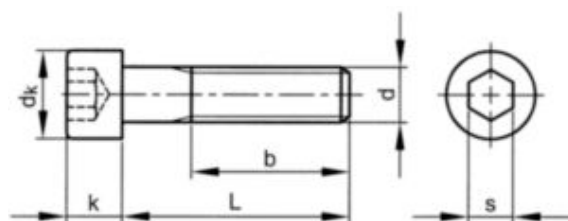

L (mm) 22

P 1

s 5