

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M6X150



Cikkszám	51050.060.150
Márka	-
UBB	500621785178
UNSPSC	31161605
EAN	8715494512244
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	150 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912

Műszaki specifikációk

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	6

Műszaki rajz

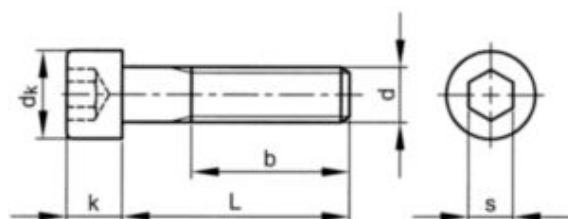

L (mm) 150

P 1

s 5