



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M8X20

Cikkszám	51050.080.020
Márka	-
UBB	950351789124
UNSPSC	31161605
EAN	8715492263230
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	20 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
NF	E25-125

Műszaki specifikációk

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	8

Műszaki rajz

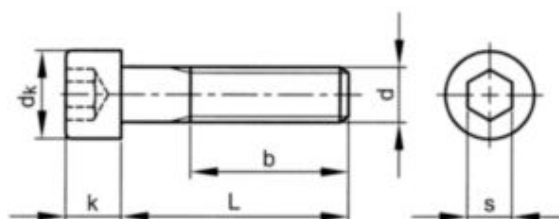

L (mm) 20

P 1.25

s 6