

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M8X85



Cikkszám	51050.080.085
Márka	-
UBB	500571262731
UNSPSC	31161605
EAN	8715494462587
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	85 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Műszaki specifikációk

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	8

Műszaki rajz

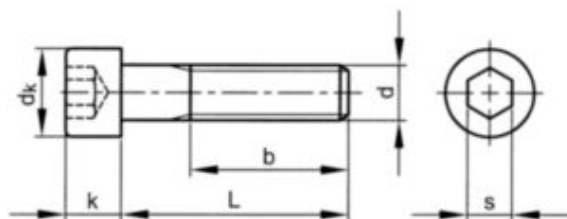

L (mm) 85

P 1.25

s 6