



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M8X110

Cikkszám	51050.080.110
Márka	-
UBB	951351802636
UNSPSC	31161605
EAN	8715492263377
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	110 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Műszaki specifikációk

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	8

Műszaki rajz

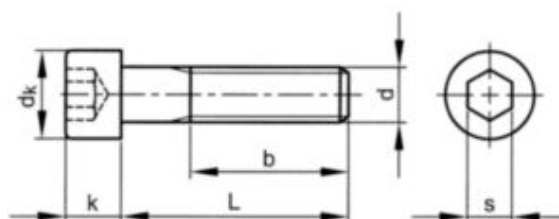

L (mm) 110

P 1.25

s 6